


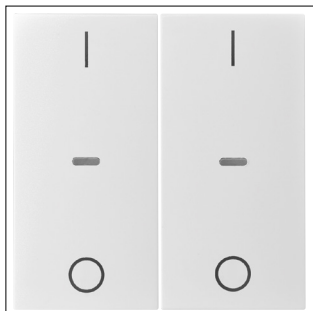

80962382

Tampa BP KNX S.x/B.x 2T c/BCU, I/O, cr

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

Materiais

Cor	Creme
Código RAL	1013
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55,30 mm
Largura	55,30 mm
Profundidade	8 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Textos

Impressão	Com impressão "0 - 1"
Modo de instalação	Fixação com grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim