




85122201

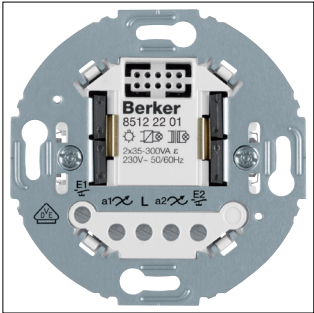

Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht, Tragring rund

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 12 - 54 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Texte

Dimmprinzip	Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
Nebenstelleneingang	Mit 2 Nebenstelleneingängen für Taster (Schließer) Einflächenbedienung
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja