




260005

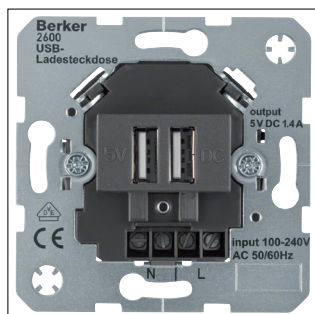

USB Ladesteckdose 230 V Hauselektronik anthrazit, matt

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Abmessungen

Höhe	70,70 mm
Breite	70,70 mm
Tiefe	44 mm
Einbautiefe	32 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Zubehör

Mit Feinsicherung	Nein
-------------------	------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt

Spannung

Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	1,40 A
Ausgangsstrom	1400 mA

Texte

Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja