


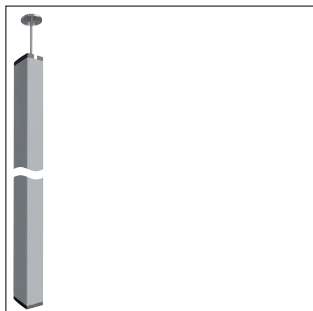

DAS2803400ELN

Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m eloxiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Tiefe	130 mm
Breite	98 mm
Montagehöhe	3,4 - 3,7 m
Höhenausgleich	300 mm
Lichter innerer Querschnitt	10800 - 10800 mm ²
Säulenform	Rechteckig
Oberteil Breite	80 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
-----------------------------------	---

Ausstattung

Einstellbar	Ja
Ortsveränderlich	Nein

Kabel

Kabeleinführungsposition	Oben
--------------------------	------

Installation, Montage

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Bodenmontage	Ja

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert
Farbe	Aluminium

Konfiguration

Anzahl der Seiten zur Installation	doppelseitig
------------------------------------	--------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

