


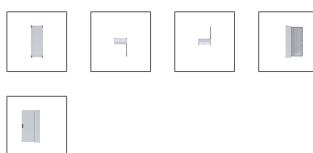

FR92E



## Schrank, univers, IP55/I, 1400x550x275mm

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

Höhe	1400 mm
Breite	550 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

#### Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

#### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

#### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	9
---------------	---

#### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

#### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

#### Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----