




FR92H

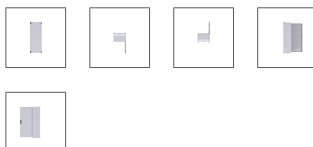

### Coffret univers IP55 Classe II 1400x550x400

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1400 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	400 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	No

##### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Équipement

Nombre de rangées	9
-------------------	---

##### Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

##### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----