




29532045

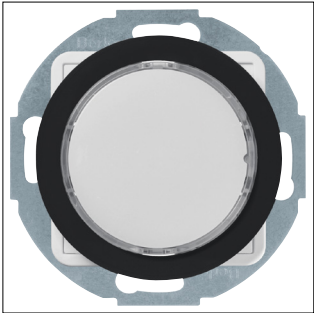

LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	230 V
Leistung	
Verbrauchte Leistung in W	1 W
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Beleuchtung	
Art der Lampe	LED
Werkstoff	
Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Abmessungen	
Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	50 mm
Anschluss	
Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm²
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Texte	
Beleuchtung	Lichtfarbe kaltweiß
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Geeignet für	
R.x / Serie 1930 / Serie Glas	
Nachhaltigkeit	
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja