




EE805A

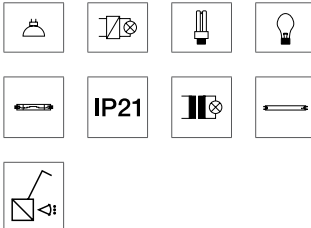

Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	19 mm
Einbautiefe	55 mm
Empfohlene Montagehöhe	2.5 - 3.5 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

Schutzart IP	IP21
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau Für Deckenmontage