


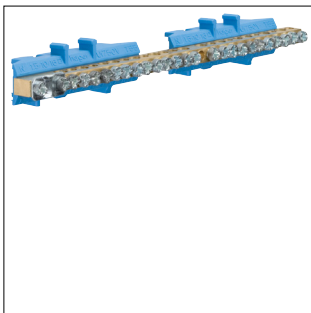

KM25N

Nollplint i på två blåa plastsocklar för DIN-skena, 1x25mm<sup>2</sup> 11x16mm<sup>2</sup> 13x10mm<sup>2</sup>.

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 5 mm   |
| Djup  | 169 mm |

##### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 60 A |
|-----------|------|

##### Arkitektur

|             |   |
|-------------|---|
| Antal poler | 1 |
|-------------|---|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |