




47248982

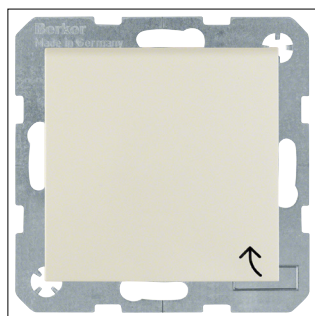

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel und erh. Berührungsschutz S.1 IP44 w gl

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 41,60 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte	
Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für	
S.x/B.x	

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja