




EE804A

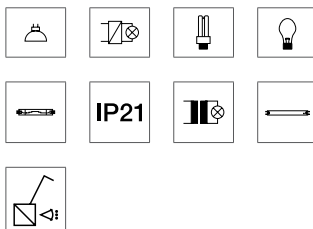

Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
----------------------------------	--------------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Breite	105,50 mm
Einbautiefe	0 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Montage Auf UP-Dose möglich Für Deckenmontage

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja