




EE804A

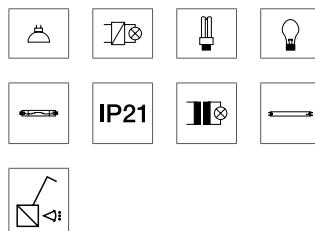

Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor

Bewegungsmelder
Präsenzmelder

Erfassungswinkel

360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit

5 S - 30 Min

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar

5 - 1000 lx

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite

105,50 mm

Einbautiefe

0 mm

Empfohlene Montagehöhe

2,5 - 3,5 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

Werkstoff

Farbe

Weiß

Werkstoff

Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP21

Installation, Montage

Montage auf

Aufputz

Geeignet für Außenbereich

Nein

Texte

Anschlussart

Mit Schraubklemmen

Funktion

Nur als Einzelgerät einsetzbar

Montageart

Montage Auf UP-Dose möglich

Für Deckenmontage

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja