


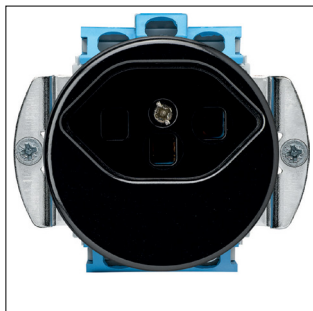

WH11585405A

basico: Prise type 23 avec bornes à vis avec face pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension nominale 250 V

Tension nominale 250 - 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Brillant
Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 52 mm

Largeur 58 mm

Profondeur 44,5 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm

Profondeur de montage 7,5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 23

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Obturateur centrale

Textes

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----