




UK240382

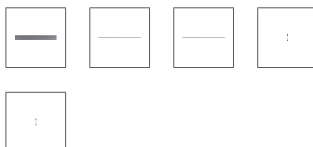

## Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                        | 38 mm                       |
| Breite                      | 240 mm                      |
| Länge                       | 2000 mm                     |
| Lichter innerer Querschnitt | 9120 - 9120 mm <sup>2</sup> |

#### Kapazität

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 36 |
|---------------------------------------------------------|----|

#### Ausstattung

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Abnehmbare Abdeckung | Ja    |
| Kammeranzahl         | 2 - 2 |

#### Installation, Montage

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Bodeninstallationssystem Montage auf | Estrichüberdeckt |
|--------------------------------------|------------------|

#### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Verzinkt |

#### Einsatzbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 1,5 kN |
|--------------------------------------|--------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

