




UK240382

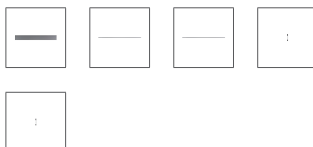

## Vloergoot verzonken 2-compartimenten 240x38mm staal

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 38 mm                       |
| Breedte         | 240 mm                      |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 9120 - 9120 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 36 |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Samenstelling

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Verwijderbare deksel  | Ja    |
| Aantal compartimenten | 2 - 2 |

#### Installatie, montage

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Vloerinstallatiesysteem montage op | Verzonken (gesloten) |
|------------------------------------|----------------------|

#### Materiaal

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Materiaal               | Staal    |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak | 1,5 kN |
|--------------------------------------------------------|--------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

