


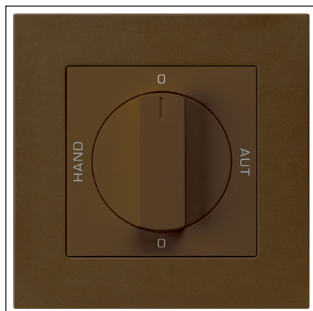

WH27181009C

kallysto.pro encastré complet: Interrupteur rotatif S2/1p/0-AUT-0-HAND/ Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Marron

Code RAL 8014

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 94 x 94 mm

Profondeur de montage 14 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui