




WH106257F

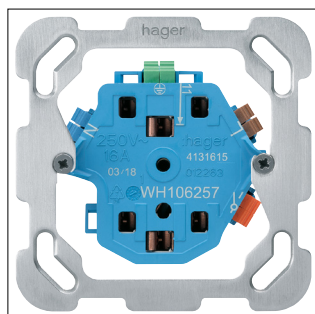

Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 2x Typ 13/23 /1x geschaltet

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	39 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	42 mm
Einbautiefe	37 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13/23
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Ja
--------------	----

Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja