




FWU81D

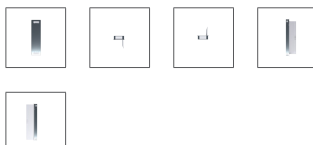

**Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1153 mm |
| Breite                   | 353 mm  |
| Tiefe                    | 125 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss    |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09            |

**Ausstattung**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 1 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 2 |

**Installation, Montage**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Montage auf                | Unterputz<br>Hohlwand |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein                  |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 8 |
|---------------|---|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|