


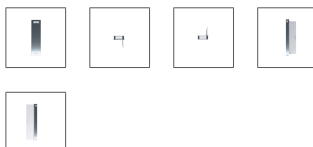

FWU81D



Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1250x300x112

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

Výška	1153 mm
Šířka	353 mm
Hloubka	125 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Třída izolace	Třída izolace II
Typ uzamčení	Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK09

##### Vybavení

Počet polí v šířce	1
Počet otvorů v desce příruby	2

##### Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka
Vhodné pro venkovní použití	Ne

##### Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

##### Vybavení

Počet řad v rozvaděči	8
-----------------------	---

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----