




FWU81D

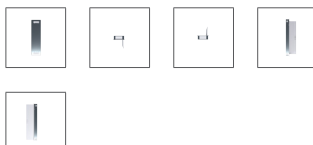

**Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1250x300x112**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Výška            | 1153 mm |
| Šířka            | 353 mm  |
| Hloubka          | 125 mm  |
| Tloušťka bočnice | 1 mm    |

**Bezpečnost**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Stupeň krytí IP        | IP30             |
| Třída izolace          | Třída izolace II |
| Typ uzamčení           | Bez zámku        |
| Mechanická odolnost IK | IK09             |

**Vybavení**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce           | 1 |
| Počet otvorů v desce příruby | 2 |

**Instalace, montáž**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Montáž                      | Zapuštěná montáž<br>Dutá příčka |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne                              |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Barva    | Bílá              |
| Kód RAL  | 9010              |
| Povrch   | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel              |

**Vybavení**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 8 |
|-----------------------|---|

**Kryt, dveře**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet dveří rozvaděče | 1  |
| Dveře/kryt průhledné  | Ne |

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|