


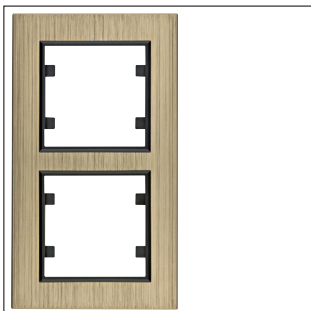

WL9124

**Rámeček 2-násobný svislý, lumina passion, Alu mosaz**

**Technické vlastnosti**

**Kapacita**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet skupin spínačů | 2 |
|----------------------|---|

**Materiál**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Barva            | Perleťově béžová       |
| Kód RAL          | 1035                   |
| Povrchová úprava | Matná                  |
| Materiál         | Hliník<br>Mosaz<br>Kov |
| Povrch           | Kartáčovaný            |

**Rozměry**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Výška                      | 162,50 mm |
| Šířka                      | 91,50 mm  |
| Hloubka                    | 10,40 mm  |
| Počet vodorovných jednotek | 1         |
| Počet svislých jednotek    | 2         |

**Příslušenství**

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

**Podmínky použití**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 35 °C |
|------------------|-------------|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |