


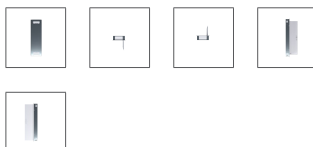

FWU71S



FW, infälld kapsling 7-rader 84 moduler

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal skenor	7
Antal rader	7
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	84
---------------	----

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	1153 mm
Bredd	353 mm
Djup	125 mm
Infällnadshöjd	1102 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	310 mm
Inbyggnadsdjup	112 mm
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	2
Typ av montering	Skruvmontering

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	850 °C

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja