




FWU62K

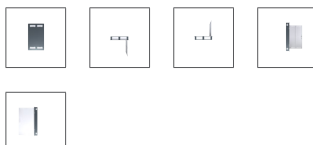

Feldverteiler UP 72PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 957x565x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Abmessungen

Höhe	1003 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	952 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	112 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte	Kunststoff
-------------------------	------------

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----