




FWU62K

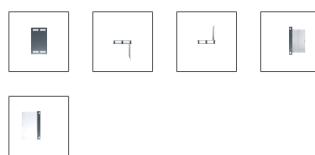

**Feldverteiler UP 72PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 957x565x115mm**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf

Unterputz  
Hohlwand

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	144
---------------	-----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

**Abmessungen**

Höhe	1003 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	952 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	112 mm

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff Montageplatte	Kunststoff
-------------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Ja
-------------------	----

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----