




FWU53A

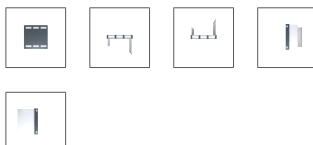

**Feldverteiler UP 180PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein                  |
| Montage auf                | Unterputz<br>Hohlwand |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 15   |
| Anzahl Reihen                 | 5    |
| Anzahl Felder                 | 3    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

**Kapazität**

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 180 |
|---------------|-----|

**Funktionen**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
|----------------------------------------------|------|

**Abmessungen**

|            |        |
|------------|--------|
| Höhe       | 853 mm |
| Breite     | 853 mm |
| Tiefe      | 125 mm |
| Einbauhöhe | 802 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
|---------------------|---|

**Abmessungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 815 mm |
| Einbautiefe  | 112 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ausführung des Handgriffes | Klinke |
|----------------------------|--------|

**Abmessungen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

**Anschluss**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 6 |
|---------------------------------------|---|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| RAL Nummer | 9010     |
| Farbe      | Reinweiß |

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09            |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30            |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss    |

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja