




FWU53A

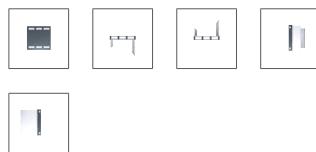

Feldverteiler UP 180PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	15
---------------------	----

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	180
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
----------------------------------------------	------

Abmessungen

Höhe	853 mm
------	--------

Breite	853 mm
--------	--------

Tiefe	125 mm
-------	--------

Einbauhöhe	802 mm
------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	815 mm
--------------	--------

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	6
---------------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK09
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Ohne Schloss
----------------	--------------

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja