


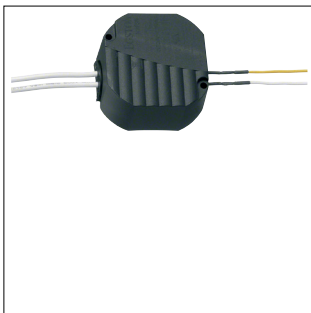

TP110



#### Nätdel 30 V DC dosmontage

#### Tekniska egenskaper

##### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 0 |
|---------------|---|

##### Elektrisk ström

|              |         |
|--------------|---------|
| Utgångsström | 1500 mA |
|--------------|---------|

##### Spänning

|            |           |
|------------|-----------|
| Utspanning | 24 - 24 V |
|------------|-----------|

##### Hållbarhet

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|