




FWU43S

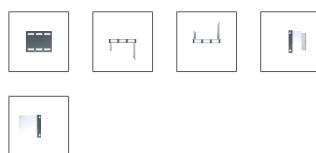

**Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	12
---------------------	----

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

**Kapazität**

Anzahl Module	144
---------------	-----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Abmessungen**

Höhe	703 mm
------	--------

Breite	853 mm
--------	--------

Tiefe	125 mm
-------	--------

Einbauhöhe	652 mm
------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	810 mm
--------------	--------

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	6
---------------------------------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----