




75241003

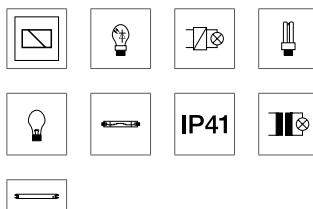

KNX IR Präsenzmelder Plus KNX polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
------------------------	---------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
Minimale Einschaltzeit	60 s

Funktionen

Maximale Einschaltzeit	60 min
------------------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	12 mA
---------------------------------	-------

Erfassung

Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
--------------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Polycarbonat (PC) Thermoplast
-----------	----------------------------------

Texte

Betriebsart	Betriebsarten: Automatik, Halbautomatik, Test
Funktion	Verknüpfung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----