


WHTP50604C

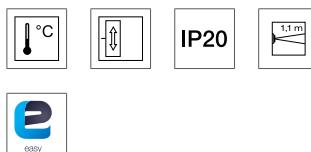

kallysto pro UP komplett mit KNX-BUS: Bewegungsmelder 1.1m Anthrazit

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	1.10 - 1.10 m
------------------------	---------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
	easy

Minimale Einschaltzeit	10 s
------------------------	------

Funktionen

Maximale Einschaltzeit	30 min
------------------------	--------

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
------------------------------	-----------

Erfassungswinkel horizontal	90 - 180
-----------------------------	----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Texte

Drucktaster	Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
-------------	---

Betriebsart	Mit Testbetrieb Master/Slave Betrieb zur Abdeckung grosser Erfassungsbereiche Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
-------------	--

Funktion	Anwesenheitssimulation Mit Partyfunktion
----------	---

Montageart	Mit Spreizkralle Mit Demontageschutz
------------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----