


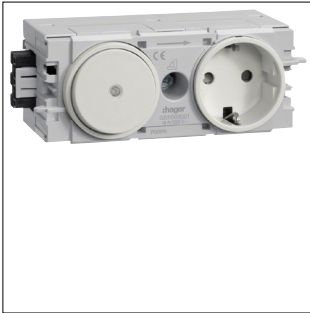

GS11009001

**Ecoline contactdoos met schakelaar, Wago, C-profiel, wit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
|-------------------|-------------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Crème       |
| RAL-code                | 9001        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hoogte          | 50 mm |
| Breedte         | 50 mm |
| Diepte          | 61 mm |
| Aantal eenheden | 2     |

**Aansluiting**

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Wago Winsta               |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuis | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Installatie, montage**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Gemonteerd op | C-profiel<br>Wand aansluitstuk |
|---------------|--------------------------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |          |
|---------------|----------|
| Aansluitwijze | Modulair |
|---------------|----------|

**Samenstelling**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |

**Toebehoren**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Uitgerust met | Contactdoos + schakelaar |
|---------------|--------------------------|

**Deksel, deur**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type deksel | Zonder deksel |
|-------------|---------------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Funcities**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

**Teksten**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Opdruk      | Zonder opdruk                |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |

Afbeeldingen | tekeningen

