




FWU31S

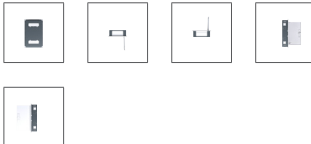

Feldverteiler UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz Hohlwand |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 3 |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 36 |
|---------------|----|

Funktionen

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|------------|--------|
| Höhe | 553 mm |
| Breite | 353 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbauhöhe | 502 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 310 mm |
| Einbautiefe | 112 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 2 |
|---------------------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
| Mit Montageplatte | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja