




FWU31S

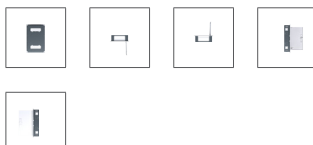

FW Rozdzielnica kompletna 36M IP30 II kl p/t

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy Do ścian pustych

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba szyn	3
Liczba rzędów	3
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

Pojemność

Liczba modułów	36
----------------	----

Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	553 mm
Szerokość	353 mm
Głębokość	125 mm
Wysokość wbudowania	502 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	310 mm
Zakres głębokości wbudowania	112 mm
Liczba jednostek szerokości	12

Pokrywa, drzwi

Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	2
------------------------	---

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK09
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Typ blokowania	Bez zamka

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----