




FWU31S

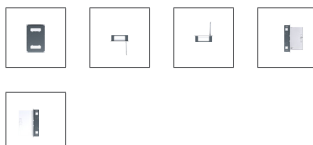

Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža Šuplji zid

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	36
-------------	----

Funkcije

Sa ulazima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	553 mm
Širina	353 mm
Dubina	125 mm
Ugrađena visina	502 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	310 mm
Ugrađena dubina	112 mm
Broj jedinica širine	12

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

Veza

Broj uvoda za vodiče	2
----------------------	---

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----