




FWU31S

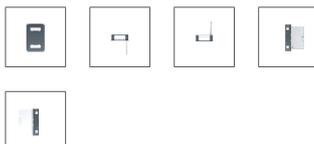

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 3Χ12Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Γυψοσανίδα

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	3
Αριθμός σειρών	3
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	36
-------------------	----

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

**Διαστάσεις**

Ύψος	553 mm
Πλάτος	353 mm
Βάθος	125 mm
Ενσωματωμένο ύψος	502 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος	310 mm
Ενσωματωμένο βάθος	112 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	12

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	2
--------------------------------------	---

**Υλικά**

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----