




FWU31S

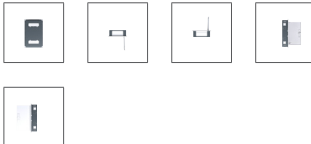

### Щит Univers в/у IP30/II QC 507x315x112мм 36M

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка Пустотіла стіна

##### Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

##### Обладнання

Кількість рейок	3
Кількість рядів щита	3
Кількість секцій по ширині	1
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Емність

Кількість модулів	36
-------------------	----

##### Функції

3 вводи для трубопроводів	Так
---------------------------	-----

##### Розміри

Висота	553 mm
Ширина	353 mm
Глибина	125 mm
Вбудована висота	502 mm
Вбудована ширина	310 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

##### Розміри

Вбудована глибина	112 mm
Кількість модулів за шириною	12

##### Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

##### Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	2
---------------------------	---

##### Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----