




FWU62K1

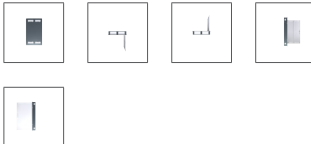

**Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x110 mm**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža Šuplji zid

**Električna struja**

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

**Oprema**

Broj šina	12
Broj redova	6
Broj sekcija u širinu	2
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

**Kapacitet**

Broj modula	144
-------------	-----

**Funkcije**

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
-----------------------------	----

**Dimenzije**

Visina	1003 mm
Širina	603 mm
Dubina	125 mm
Ugrađena visina	952 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

**Dimenzije**

Ugrađena širina	560 mm
Ugrađena dubina	112 mm
Broj jedinica širine	24

**Poklopac, vrata**

Vrsta ručke	Zasun
Vrata/poklopac je proziran	Ne

**Veza**

Broj uvoda za vodiče	4
----------------------	---

**Materijali**

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

**Materijali**

Materijal montažne ploče	Plastika
--------------------------	----------

**Oprema**

Ima montažnu ploču	Da
--------------------	----

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Bez brave

---

**Održivost**

---

Usklađeno sa RoHS

Da