




FWU62K1

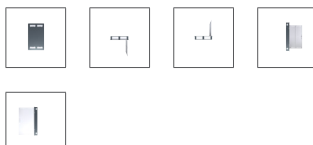

**Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Vybavení**

Počet lišt	12
Počet řad v rozvaděči	6
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

**Kapacita**

Počet modulů	144
--------------	-----

**Funkce**

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
----------------------------	----

**Rozměry**

Výška	1003 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	125 mm
Vestavěná výška	952 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

**Rozměry**

Vestavěná šířka	560 mm
Vestavěná hloubka	112 mm
Počet jednotek šířky	24

**Kryt, dveře**

Typ rukojeti	Západka
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	4
----------------------	---

**Materiál**

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Umělá hmota

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ano

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámku

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----