




FWU62K1

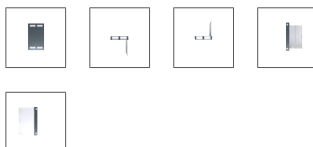

Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet lišt	12
Počet řad v rozvaděči	6
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	144
--------------	-----

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
----------------------------	----

Rozměry

Výška	1003 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	125 mm
Vestavěná výška	952 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	560 mm
Vestavěná hloubka	112 mm
Počet jednotek šířky	24

Kryt, dveře

Typ rukojeti	Západka
Dveře/kryt průhledné	Ne

Připojení

Počet vstupů potrubí	4
----------------------	---

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Umělá hmota

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ano

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámku

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----