




FWU62K1

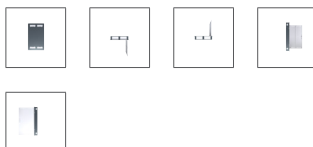

FW MULTIMEDIA ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 2ΣΤ 6x12M + MULTIMEDIA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Γυψοσανίδα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	12
Αριθμός σειρών	6
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	2 Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	144
-------------------	-----

Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
--------------------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	1003 mm
Πλάτος	603 mm
Βάθος	125 mm
Ενσωματωμένο ύψος	952 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	560 mm
Ενσωματωμένο βάθος	112 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
-----------------------------------	-----

Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Πλαστικό
--------------------------	----------

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι
------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30

Ασφάλεια

Τύπος κλειδώματος

χωρίς κλειδαριά

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι