




FWU62K1

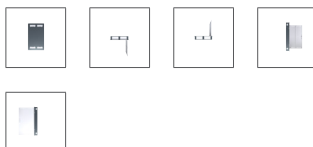

Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 72M+Multimedia

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка Пустотіла стіна

Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	12
Кількість рядів щита	6
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Емність

Кількість модулів	144
-------------------	-----

Функції

Має захист головного вимикача	Ні
-------------------------------	----

Розміри

Висота	1003 mm
Ширина	603 mm
Глибина	125 mm
Вбудована висота	952 mm
Вбудована ширина	560 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	112 mm
Кількість модулів за шириною	24

Кришка, дверцята

Тип ручки	Заціпка
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	4
---------------------------	---

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Пластик

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Так

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----