




FWU62S1

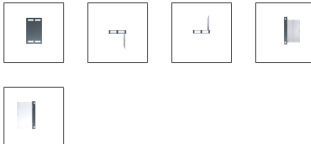

Feldverteiler UP 144PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:957x565x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz Hohlwand |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 12 |
| Anzahl Reihen | 6 |
| Anzahl Felder | 2 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 144 |
|---------------|-----|

Abmessungen

| | |
|------------|---------|
| Höhe | 1003 mm |
| Breite | 603 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbauhöhe | 952 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 560 mm |
| Einbautiefe | 112 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|--------|
| Ausführung des Handgriffes | Klinke |
|----------------------------|--------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 4 |
|---------------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiss |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
| Mit Montageplatte | Nein |

Sicherheit

| | |
|-------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| Schutzart IP | IP30 |
| Schliessungstyp | Ohne Schloss |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|