


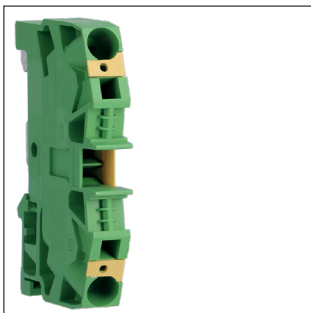

KYB10E

Rijgklem 10 mm² aarde, 57 A/800 V, quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	47,50 mm
Breedte	70 mm
Diepte	12 mm

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 10 mm ²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja