


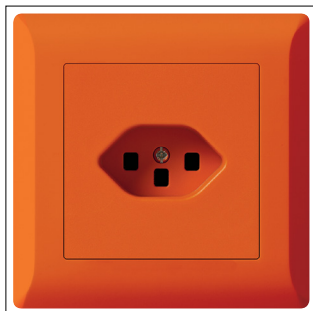

WH25585306C

kallysto.line encastré complet: prise type 23 avec bornes enfichables, Orange

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	7 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Convient pour

kallysto encastré	
-------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui