


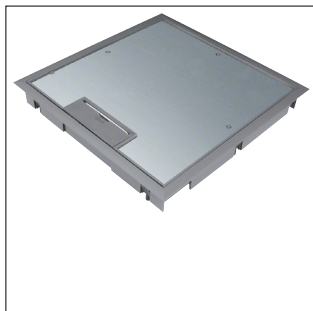

KDQ08057011

caja profundidad reducida Q08 revestimiento 5mm

Características técnicas

Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	Sí
Con alfombrilla de apertura	Sí

Dimensiones

Profundidad del montaje	53 mm
Anchura de instalación	294 mm
Longitud de montaje	294 mm
Longitud	314 mm
Anchura	314 mm
Grosor del hueco de la- moqueta	5 mm

Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	Q08
--	-----

Instalación, montaje

Adecuado para montaje empotrado en suelo	No
Adecuado para la instalación de hormigón	Sí
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	No
Adecuado para limpieza con agua	No

Instrucciones

Mantenimiento del suelo	Seco
-------------------------	------

Materiales

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

Tapa, puerta

Material de la parte superior	Poliamida (PA)
-------------------------------	----------------

Condiciones de uso

Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	1,5 kN
--	--------

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Tapa con bisagra
--------------	------------------

Funciones

Adecuado para conductos bajo suelo	Sí
------------------------------------	----

Texto

Salida de cable	Con salida de cable en la tapa
-----------------	--------------------------------

Materiales

Colour	Gris plata
Código RAL	7011

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	1
Número de tomas SCHUKO	8

Equipo

Número de dispositivos integrados	8
Número de cajas de salida	4

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección en condiciones no utilizadas	IP30

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

