


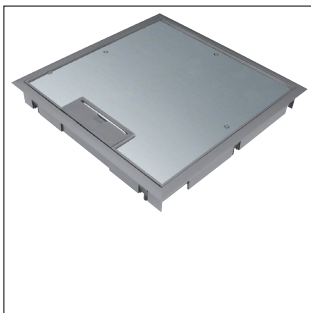

KDAQ08057011

Golvbox låg, 294x294mm, inst.-djup > 50mm, 5 mm golvbeläggning, Grå

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	53 mm
Infällnadsbredd	294 mm
Inbyggnadslängd	294 mm
Längd	314 mm
Bredd	314 mm
Tjocklek på matturspårning	5 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	Q08
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Nej
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Nej
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
----------	-----------------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Användningsförhållanden

Vertikal belastning på små ytor	1,5 kN
---------------------------------	--------

Skydd, dörr

Typ av lock	Täckta gångjärn
-------------	-----------------

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Stålgrå
RAL-kod	7011

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	8

Utrustning

Antal inbyggda enheter	8
Antal uttagslådor	4

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

