




KDN363M

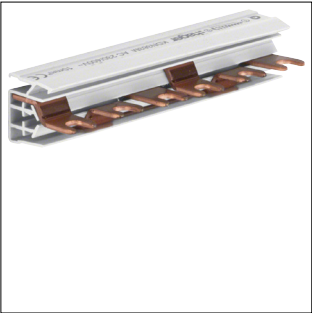

**Шина фазна 3P 10mm<sup>2</sup> 6M**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

**Архітектура**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 3 |
|-------------------|---|

**Розміри**

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 105 mm |
|---------|--------|

**Напруга**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Номинальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub> | 4000 V      |
| Номинальна робоча напруга змінного струму                 | 230 - 400 V |

**Під'єднання**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

**Ємність**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 6 |
|-------------------|---|

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|