




4586

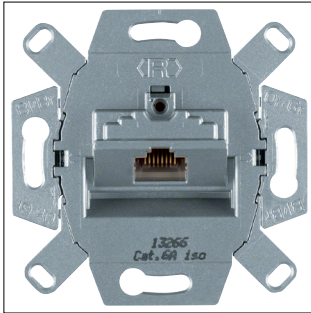

UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp LSA+-Klemme

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Spannung

Nennspannung 72 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 0,50 A

Abmessungen

Einbautiefe 31 mm

Texte

Auslass Mit 45° Schrägauslass

Spannung Geeignet für PoE+

Montageart Schraubbefestigung über Tragplatte
Ohne Spreizkrallen

Schutz Nein

Tragplatte/Tragring Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Anschlussart Mit LSA+ Klemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja