


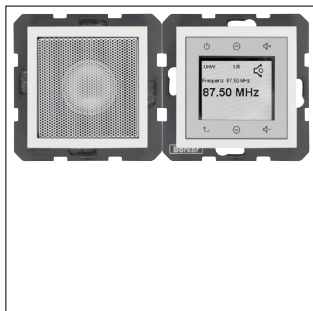

28809909

Radio Touch und Lautsprecher S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Funk Empfangsfrequenz	87,5 - 108,0 MHz
-----------------------	------------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	70,80 mm
------	----------

Breite	141,60 mm
--------	-----------

Tiefe	46,50 mm
-------	----------

Einbautiefe	33 mm
-------------	-------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Lautsprecher	1,50 - 1,50 mm ²
-----------------------------------	-----------------------------

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Funktionen

DCF Uhr integriert	Ja
--------------------	----

Ausstattung

Ausführung Bedientableau	Digital
--------------------------	---------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------

Anschluss	Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
-----------	--------------------------------

Montageart	Schraubbefestigung über Tragplatte Einzel- und Kombinationsmontage
------------	---

Funktion	Wecker mit Schlummerfunktion Schlaf-Timer Countdown Lautstärkeregelung
----------	---

Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
---------------------	--