




20311404

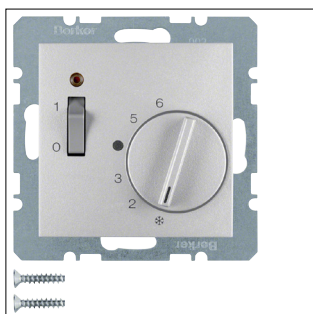

Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED S.1/B.3/B.7 alu matt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	24 - 24 V
Nennspannung	24 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	50,90 mm

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
Fühlerart	Bimetall

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Anschluss

Kontaktart	1NC
------------	-----

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Aufdruck	Mit Aufdruck
Anschluss	Mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja